




Type
1

Type
1+2

IKT
07

IP
66

UV
RESISTANT

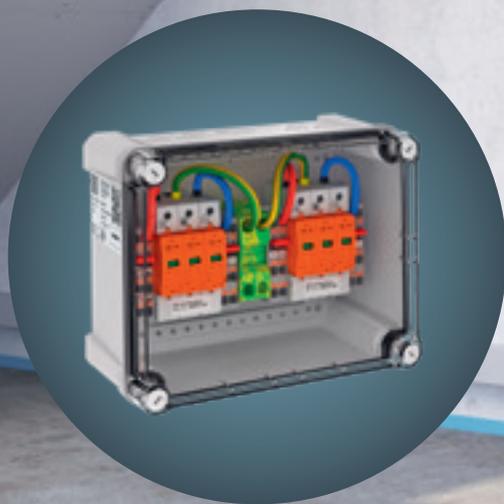

Generatoranschlusskästen

Überspannungsschutz bei Photovoltaikanlagen – neue Generation der OBO Generatoranschlusskästen

Produktvorteile

- Schneller und sicherer Anschluss der Leitungen über Klemmen mit Push-In Technologie
- Hoher Schutzgrad: IP66, IK07, UV-beständig
- Generatoranschlusskästen sind anreihbar – das spart nicht nur Befestigungsmaterial, sondern auch Platz und Zeit
- Komplett: Kabelverschraubungen, Membran-Druckausgleichselement und Außenbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Sicher: sehr guter Schutzpegel durch Y-Schaltung
- geprüfter Überspannungsschutz mit 5 Jahre Gewährleistung
- Montageanleitungen und Technische Daten ganz einfach per QR-Code abrufbar
- Auch als Variante mit Original STÄUBLI MC4 Stecker/Buchse

PV-Anlagen effektiv vor Überspannungen schützen

OBO hat das Portfolio der Generatoranschlusskästen zum DC-Schutz von PV-Anlagen neu aufgelegt: Die mit Blitz- und Überspannungsschutz vorkonfektionierten Kästen sichern den DC-seitigen Eingang des PV-Wechselrichters jetzt noch effektiver und zuverlässiger ab.



5088400 5088405 5088410 5088415 5088420 5088425



5088430 5088435 5088440 5088445 5088450 5088455



5088564 5088554 5088565 5088556 5093596 5095383

Artikel-Nr.	Typ	Schutzart	U Max	Ableiterklasse (Typ)	Anzahl MPP-Tracker	Max Anzahl Strings pro MPP Eingang ▶ Ausgang
5088400	PVG-BC 900K 100	DC	900 V	T1+2	1	1 ▶ 1
5088405	PVG- C1000K 100	DC	1000 V	T2	1	1 ▶ 1
5088410	PVG-BC 900K 110	DC	900 V	T1+2	2	1 ▶ 1
5088415	PVG-C1000K 110	DC	1000 V	T2	2	1 ▶ 1
5088420	PVG-BC 900K 111	DC	900 V	T1+2	3	1 ▶ 1
5088425	PVG- C1000K 111	DC	1000 V	T2	3	1 ▶ 1
5088430	PVG-BC 900K 200	DC	900 V	T1+2	1	3 ▶ 2
5088435	PVG- C1000K 200	DC	1000 V	T2	1	3 ▶ 2
5088440	PVG-BC 900K 220	DC	900 V	T1+2	2	3 ▶ 2
5088445	PVG-C1000K 220	DC	1000 V	T2	2	3 ▶ 2
5088450	PVG-BC 900K 400	DC	900 V	T1+2	1	4 ▶ 4 oder 5 ▶ 3
5088455	PVG- C1000K 400	DC	1000 V	T2	1	4 ▶ 4 oder 5 ▶ 3
5088564	VG-BC900S1	DC	900 V	T1+2	1	MC4: 1 ▶ 1
5088554	PVG-C1000S100	DC	1000 V	T2	1	MC4: 1 ▶ 1
5088565	VG-BC900S11	DC	900 V	T1+2	2	MC4: 1 ▶ 1
5088556	PVG-C1000S110	DC	1000 V	T2	2	MC4: 1 ▶ 1
5093596	VG-V50-3+NPE-280	AC	230/400 V AC	T1+2		1 ▶ 1
5095383	VG-V20-3+NPE-280	AC	230/400 V AC	T2		1 ▶ 1

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9131032 12/23 DE