

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015, mittel

Artikelnummer: 1009184



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1009184
Typ	1015 15 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,744 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015, mittel



Artikelnummer: 1009184

Abmessungen

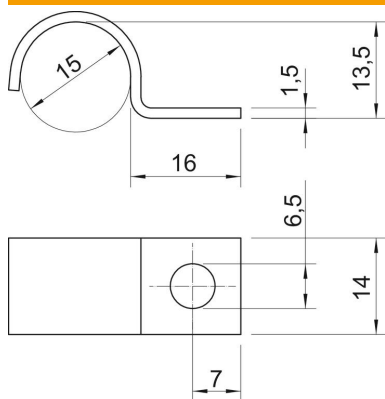

Länge	16 mm
Breite	14 mm
Höhe	13,5 mm
Maß A	7 mm
Maß b	14 mm
Maß D	15 mm
Maß H	13,5 mm
Maß L	16 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	15
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	15 mm
UV-beständig	ja