

Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402864



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- verjüngte Fangstange
- passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5402864
Typ	101 3B-4000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	für Dreibeinstativ
Hersteller	OBO
Dimension	4000mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	400 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402864



Abmessungen

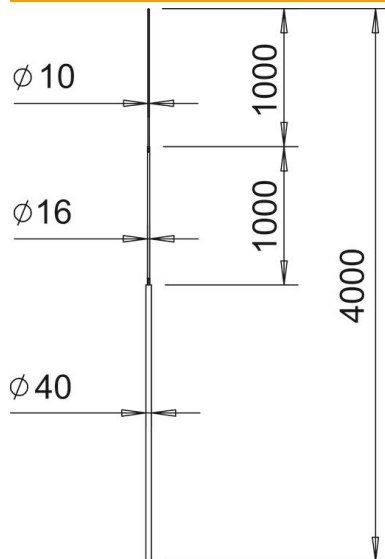

Länge	4.000 mm
Maß B	2.000 mm
Maß D	1.000 mm
Maß H	1.000 mm

Technische Daten

Ausführung	Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	40/ 16/ 10 mm