

Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402880



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- verjüngte Fangstange
- passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5402880
Typ	101 3B-8000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	für Dreibeinstativ
Hersteller	OBO
Dimension	8000mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

isFang-Fangmast

Artikelnummer: 5402880



Abmessungen

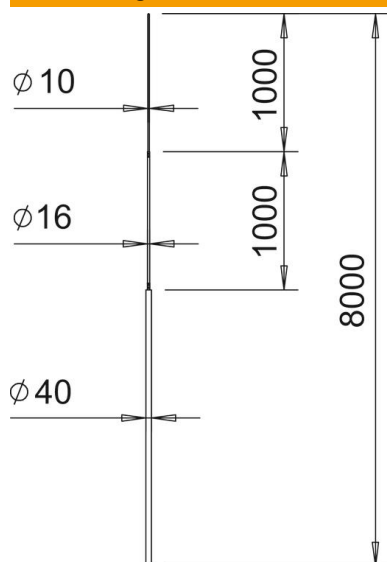

Länge	8.000 mm
Maß B	5.500 mm
Maß D	1.000 mm
Maß H	1.000 mm

Technische Daten

Ausführung	Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	40/ 16/ 10 mm