

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekupppt FT

Artikelnummer: 5400155



- Vollmaterial Ø 16 mm
- beidseitig angekupppt

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5400155
Typ	101 A-1500
Bezeichnung 1	Fang-/Erdeinführungsstange
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppelt FT

Artikelnummer: 5400155



Abmessungen

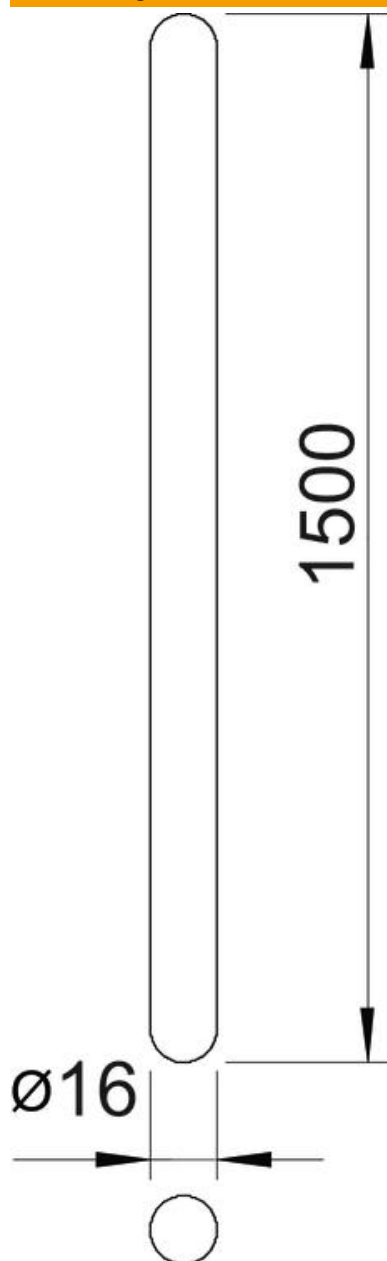

Länge	1.500 mm
Maß L	1.500 mm

Technisches Datenblatt

Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekupppt FT

Artikelnummer: 5400155



Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm