

Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5402808



- mit Gewinde M16 x 20
- mit Anschlusslasche
- inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
- für Standfüße mit Innengewinde M16

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5402808
Typ	101 A-L100
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Anschlussfahne
Hersteller	OBO
Dimension	1000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	160 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5402808



Abmessungen

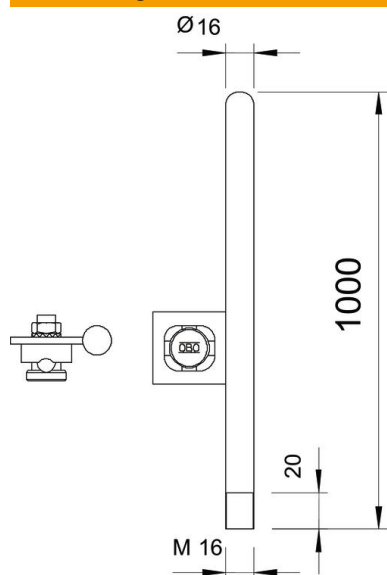

Länge	1.000 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm