

# Technisches Datenblatt

## Fangstange einseitig angekupppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401836



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- Ø 16 mm, Alu
- für Standfuß-System mit Innengewinde M16

**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Artikelnummer	5401836
Typ	101 ALU-2000
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	2000mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	109 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppelt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401836



## Abmessungen

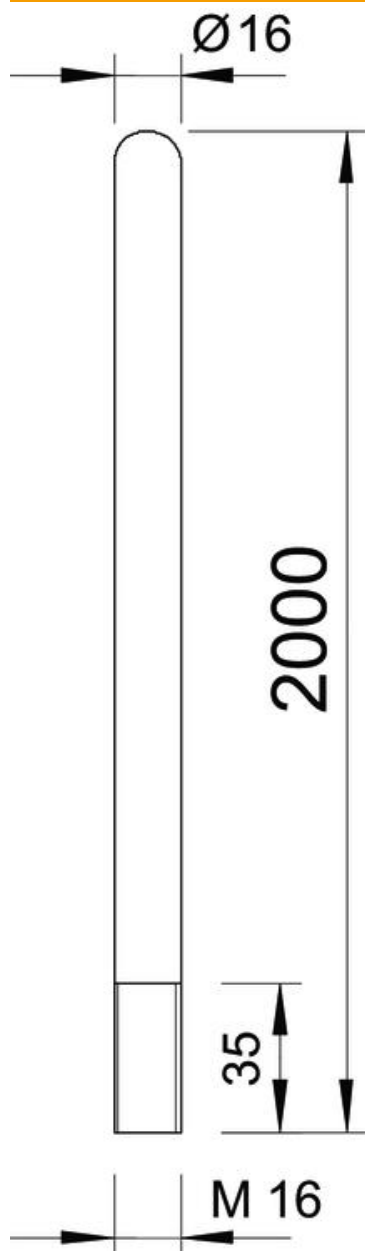

Länge	2.000 mm
Maß L	2.000 mm

# Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5401836



## Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange mit Gewinde
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm