


Technisches Datenblatt

T-Verbinder

Artikelnummer: 5408158

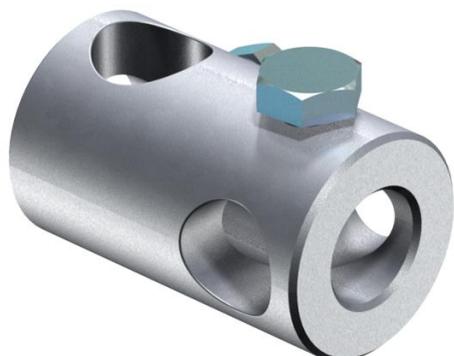


- T-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
- inkl. M10-Schrauben

Alu Aluminium

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 5408158 |
| Typ | 101 IT-16 |
| Bezeichnung 1 | T-Verbinder |
| Bezeichnung 2 | für 16mm GFK-Stangen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,475 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

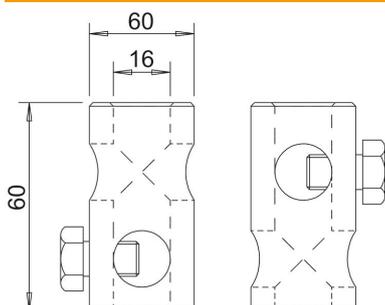

| | |
|------------|-------|
| Länge | 60 mm |
| Maß D min. | 30 mm |
| Maß d Ø | 16 mm |
| Maß L | 60 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------|------------|
| Anschluss | Rundleiter |
|-----------|------------|

Technisches Datenblatt

T-Verbinder

Artikelnummer: 5408158

