

Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401980



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
- passend zum Standfuß-System FangFix

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5401980
Typ	101 VL1500
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	verjüngt
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401980



Abmessungen

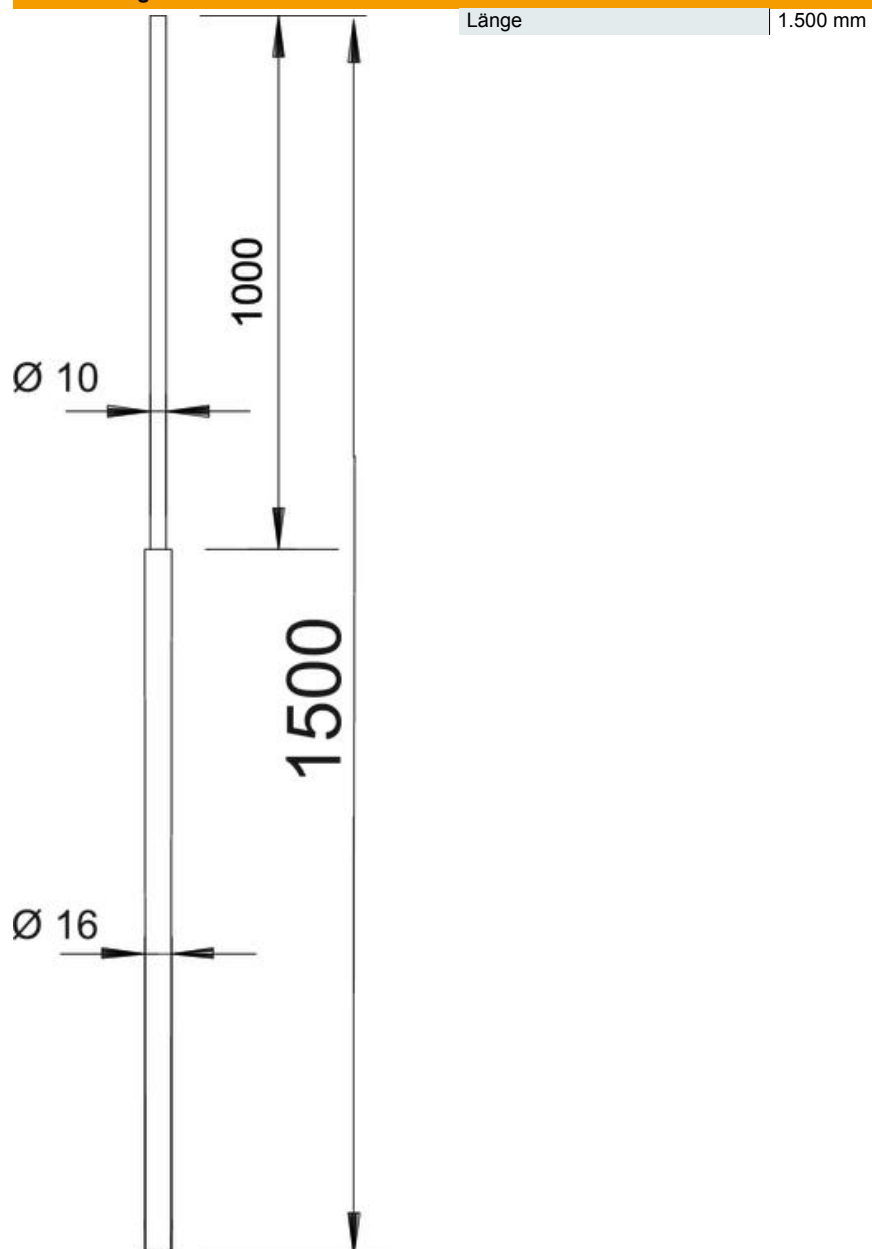

Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401980



Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange verjüngt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	10/16 mm