

Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401993



- geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen
- letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi
- passend zum Standfuß-System FangFix

Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	5401993
Typ	101 VL3500
Bezeichnung 1	Rohrfangstange
Bezeichnung 2	verjüngt
Hersteller	OBO
Dimension	3,5m
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	105 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401993



Abmessungen

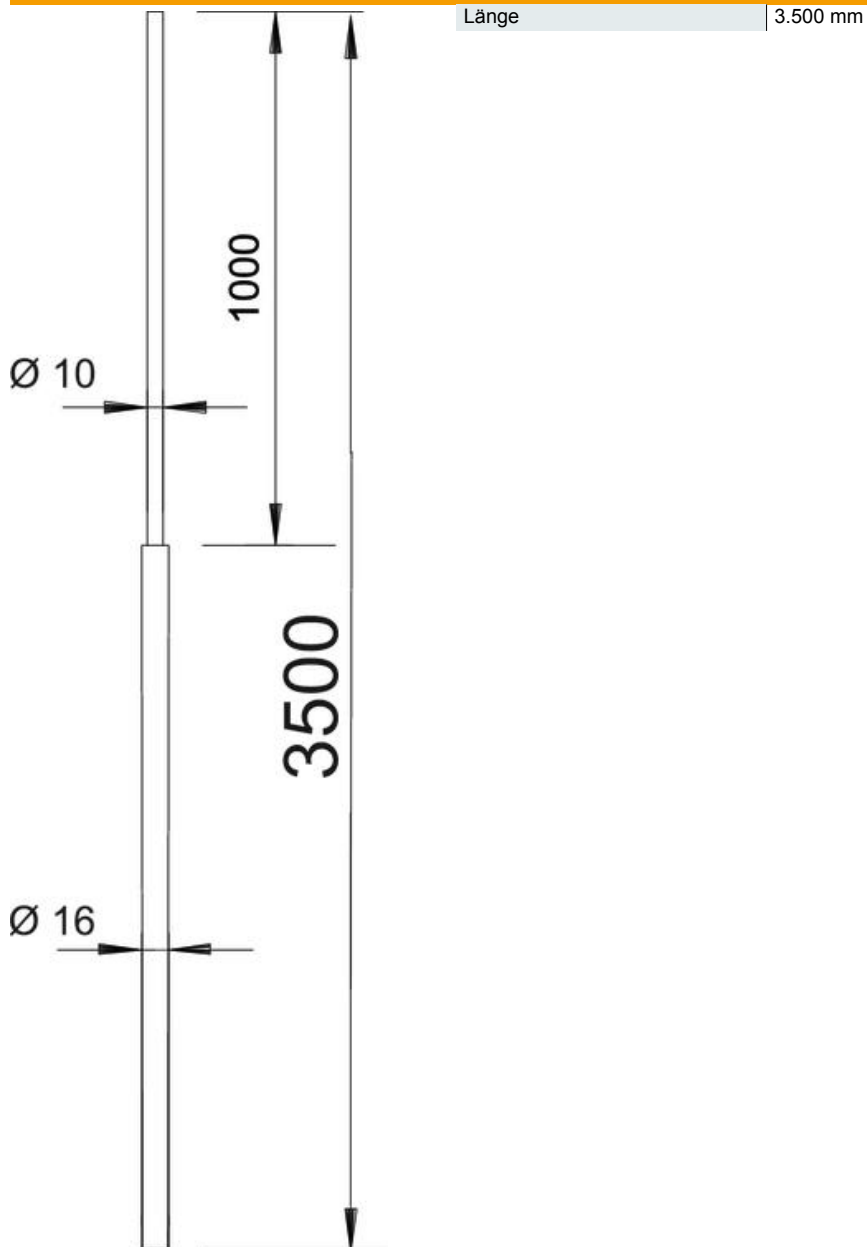

Technisches Datenblatt

Verjüngte Rohr-Fangstange

Artikelnummer: 5401993



Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange verjüngt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	10/16 mm