

# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau

Artikelnummer: 2012774



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.



**PE** Polyethylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2012774
Typ	106 FL 29 14 40
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, PG-Gewinde, eckige Ausführung, steingrau

Artikelnummer: 2012774



## Abmessungen

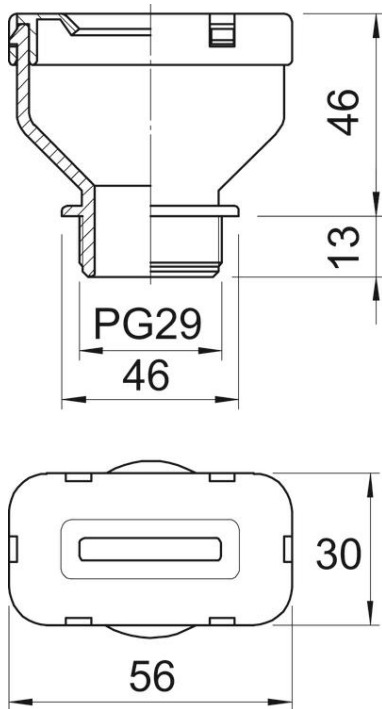

Maß A	30 mm
Maß B	56 mm
Maß D	46 mm
Maß G	PG29 mm
Maß L	59 mm
Maß L1	13 mm
Maß L2	46 mm

## Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	nein
Flachkabel/Breite max.	40 mm
Flachkabel/Breite min.	37 mm
Flachkabel/Stärke max.	14 mm
Flachkabel/Stärke min.	11 mm
Flachkabelverschraubung	ja
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	nein