

# Technisches Datenblatt

## Reduzier-Dichteinsatz, metrisch



Artikelnummer: 2029569



Reduziert den Dichtbereich D der Kabelverschraubung V-TEC VM und V-TEC VM L



CR/  
NBR

NBR  
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

Artikelnummer	2029569
Typ	107CR VM 25
Bezeichnung 1	Reduzierdichteinsatz
Bezeichnung 2	zu V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Reduzier-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029569



## Abmessungen

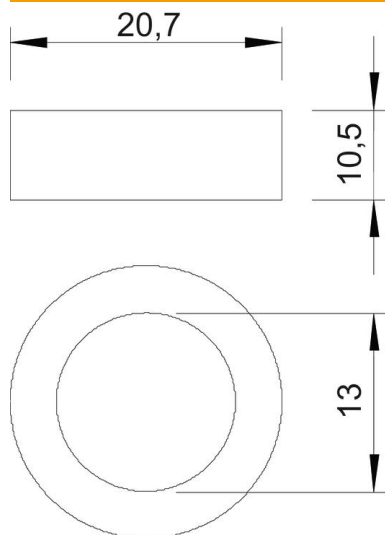

Maß D1	13 mm
Maß D2	20,7 mm
Maß H	10,5 mm

## Technische Daten

Ausführung	sonstige
Dichtbereich D max.	13 mm
Dichtbereich D min.	6 mm
Geeignet für Gewindemaß metrisch	25
Halogenfrei	nein
Innendurchmesser	13 mm