


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

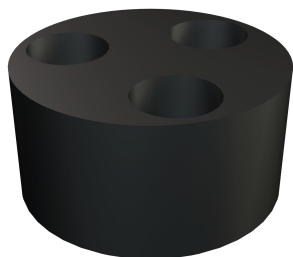

Artikelnummer: 2029677



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/
NBR

NBR
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029677
Typ	107 C VM 20 2x6
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM20,2X6
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029677



Abmessungen

Maß D	6 mm
Maß D1	15,1 mm
Maß H	8,1 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	20
Innendurchmesser	6 mm
Lochdurchmesser	6 mm