


Technisches Datenblatt

Mehrfachdichteinsatz, metrisch

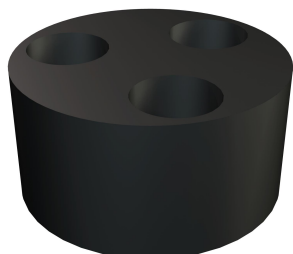

Artikelnummer: 2029675



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/
NBR

NBR
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029675
Typ	107 C VM 20 4x5
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM20,4X5
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,08 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfachdichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029675



Abmessungen

Maß D	5 mm
Maß D1	15,1 mm
Maß H	8,1 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	4
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	20
Innendurchmesser	5 mm
Lochdurchmesser	5 mm