


# Technisches Datenblatt

## Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

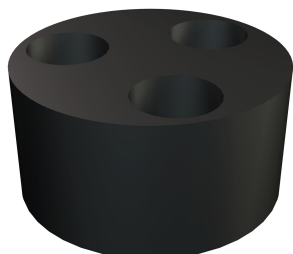

Artikelnummer: 2029690



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/  
NBR

NBR  
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

### Stammdaten

Artikelnummer	2029690
Typ	107 C VM 25 2x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM25,2X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

 
Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029690



## Abmessungen

Maß D	8 mm
Maß D1	19,8 mm
Maß H	10 mm



## Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	25
Innendurchmesser	8 mm
Lochdurchmesser	8 mm