


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

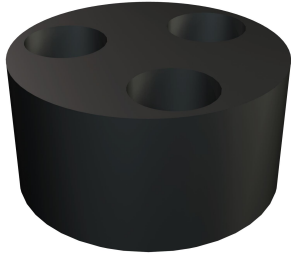

Artikelnummer: 2029682



Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/
NBR

NBR
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029682
Typ	107 C VM 25 3x6
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM25,3X6
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch


Artikelnummer: 2029682



Abmessungen

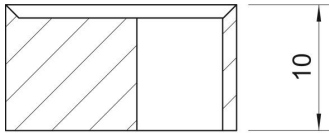

Maß D	6 mm
Maß D1	19,8 mm
Maß H	10 mm

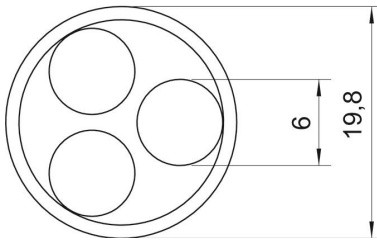

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	3
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	25
Innendurchmesser	6 mm
Lochdurchmesser	6 mm