


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029693

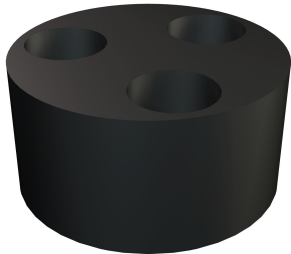

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC VM-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/
NBR

NBR
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029693
Typ	107 C VM 32 2x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC VM
Hersteller	OBO
Dimension	VM32,2X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,53 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, metrisch

Artikelnummer: 2029693



Abmessungen

Maß D	8 mm
Maß D1	25,1 mm
Maß H	13,4 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß metrisch	32
Innendurchmesser	8 mm
Lochdurchmesser	8 mm