


Technisches Datenblatt

Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029669

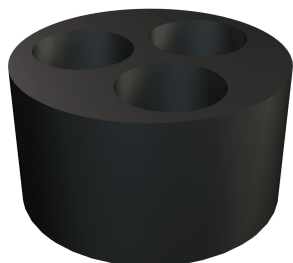

Einsatz zum Einführen mehrerer dünner Leitungen in die V-TEC-Kabelverschraubungen, wird gegen den einfachen Dichtring der Kabelverschraubung ausgetauscht.



CR/
NBR

NBR
SBR

Kautschuk-Mischung Kautschuk-Mischung

Stammdaten

Artikelnummer	2029669
Typ	107 C V 21 2x8
Bezeichnung 1	Mehrfachdichteinsatz
Bezeichnung 2	zur V-TEC
Hersteller	OBO
Dimension	PG21/2X8
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Mehrfach-Dichteinsatz, PG

Artikelnummer: 2029669



Abmessungen

Maß D	8 mm
Maß D1	23 mm
Maß H	12 mm

 

Technische Daten

Anzahl Bohrungen	2
Ausführung	sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG	21
Innendurchmesser	8 mm
Lochdurchmesser	8 mm