


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, Metaldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5202510

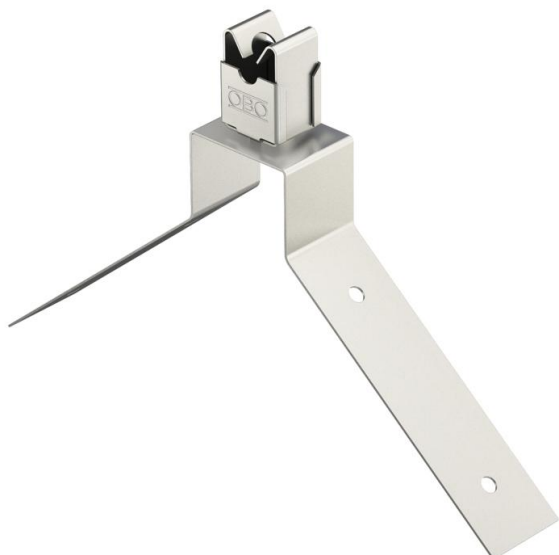

- für Rundleiter Rd 8
- für Metaldächer geeignet

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5202510
Typ	132 P VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Metaldächer
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, Metaldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5202510



Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8 mm
Spannbereich D max.	8 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)