

# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10, A2

Artikelnummer: 5215838



- Leitungshalter aus Polyamid
- mit Lochung  $\varnothing$  5,5 mm




VA Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	5215838
Typ	157 EK-VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

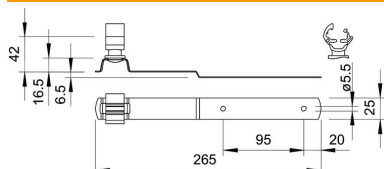

Länge	265 mm
-------	--------

# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Schieferdächer, gekröpft, Rd 8-10,  
A2

Artikelnummer: 5215838



## Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	42 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)