

# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215552



- Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage



**VA** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5215552
Typ	157 F-VA 230
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5215552



## Abmessungen

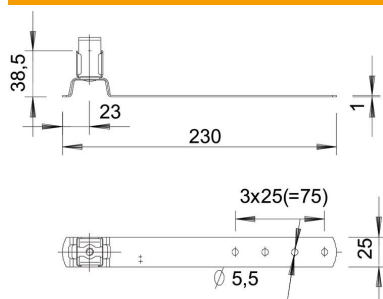

Länge	230 mm
Maß L	230 mm

## Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	38,5 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)