

# Technisches Datenblatt

## Adapter Erweiterung M - PG

Artikelnummer: 2088304




Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.



CE M Pg

 Messing

 vernickelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2088304
Typ	165 ADA M25-PG16
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	M - PG
Hersteller	OBO
Dimension	M25-PG16
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,54 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Adapter Erweiterung M - PG

Artikelnummer: 2088304



### Abmessungen

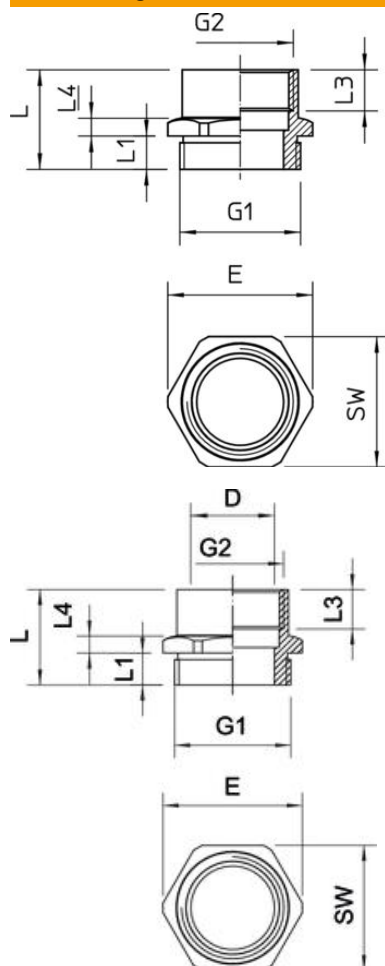

Maß D	18,3 mm
Maß E	30 mm
Maß L	20,5 mm
Maß L1	7 mm
Maß L3	12,5 mm
Maß L4	3,5 mm

### Technische Daten

explosiongeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	metrisch
Gewindeart Innengewinde	PG
Gewindemaß metrisch Außen	25
Gewindemaß PG Innen	16
Schlüsselweite	27
Vernickelt	ja