


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden

Artikelnummer: 5218683



- ohne Boden
- mit doppelter Leitungshalterung
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz

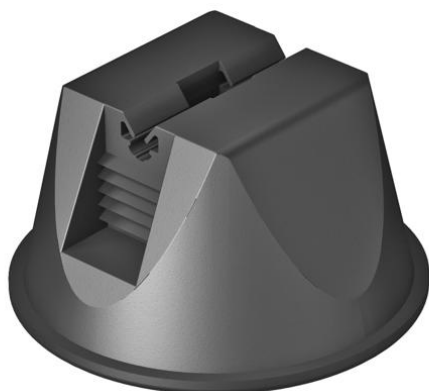

**PE** Polyethylen

### Stammdaten

Artikelnummer	5218683
Typ	165 OBG-8
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	12
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Flachdächer, ohne Boden


Artikelnummer: 5218683



## Abmessungen

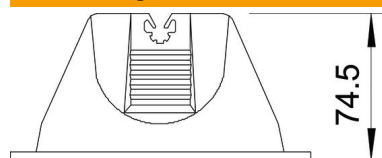

Länge 152 mm

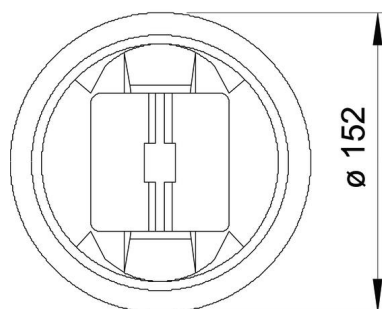

## Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	sonstige
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Beton