


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter, für Kunststofffoliendächer

Artikelnummer: 5218999

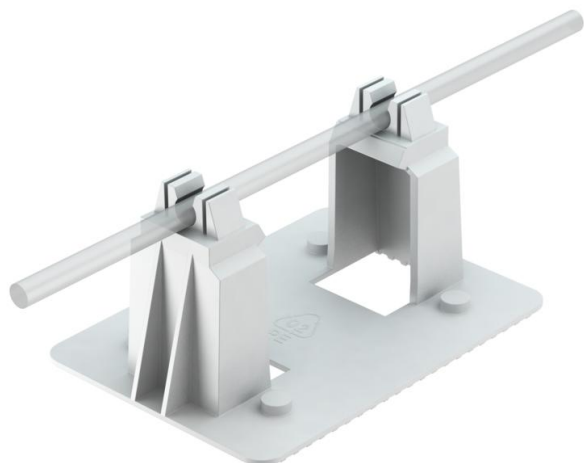

- für Flachdächer
- für Rundleiter Rd 8 bis 10
- Kunststoffhalterung aus Polyethylen, lichtgrau
- zum Einklemmen in Dachbahnstreifen
- bei der Installation von Rundleitern sind zum thermischen Ausgleich Dehnungselemente einzusetzen

**PE** Polyethylen

### Stammdaten

Artikelnummer	5218999
Typ	165 R-8-10 OBG
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Dachbahnstreifen
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Dachleitungshalter, für Kunststofffoliendächer


Artikelnummer: 5218999



### Abmessungen

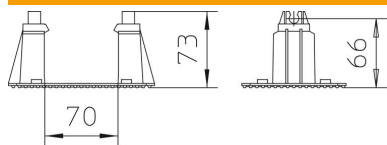

Länge	140 mm
Breite	100 mm
Höhe	60 mm

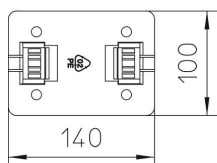

### Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	klemmbar
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Kunststoff
Werkstoff des Trägers	Kunststoff