

Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Artikelnummer: 2091725



Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
* Preise laut DEL-Notierung.



CuZn Messing
37

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2091725
Typ	169 MSS M40
Bezeichnung 1	Gegenmutter
Bezeichnung 2	mit Schneidzähnen
Hersteller	OBO
Dimension	M40x1,5
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,59 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen

Artikelnummer: 2091725



Abmessungen

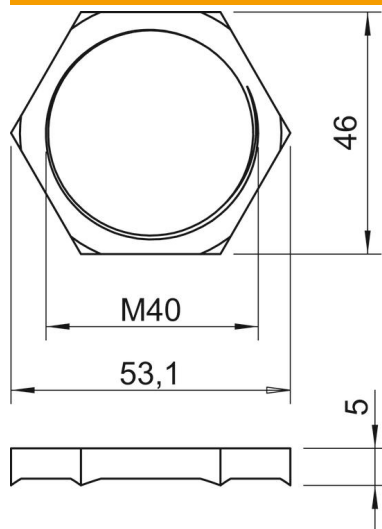

Maß E	53,1 mm
Maß L	5 mm

Technische Daten

Gewinde	M40_x_1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	40
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	46