

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088711



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk


### Stammdaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer       | 2088711          |
| Typ                 | 171 M16          |
| Bezeichnung 1       | Dichtring        |
| Bezeichnung 2       | O-Ring           |
| Hersteller          | OBO              |
| Dimension           | M16              |
| Werkstoff           | Nitril-Kautschuk |
| Kleinste VK-Einheit | 100              |
| Mengeneinheit       | Stück            |
| Gewicht             | 0,008 kg         |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.       |

### Abmessungen

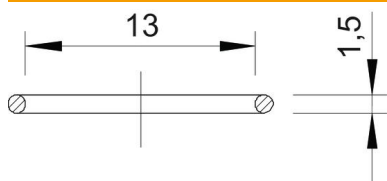

|       |        |
|-------|--------|
| Maß D | 13 mm  |
| Maß S | 1,5 mm |

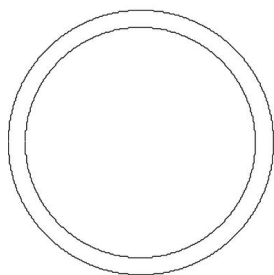

### Technische Daten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Ausführung                       | O-Ring |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 16     |
| Innendurchmesser                 | 13 mm  |