

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde



Artikelnummer: 2088738



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




NBR Nitril-Kautschuk


Stammdaten

Artikelnummer	2088738
Typ	171 M20
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,011 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

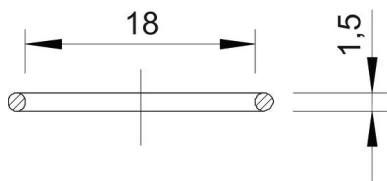

Maß D	18 mm
Maß S	1,5 mm

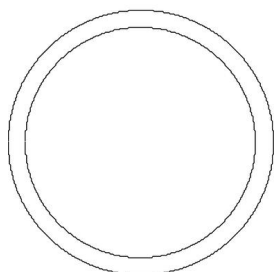

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088738



Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß metrisch	20
Innendurchmesser	18 mm