

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde



Artikelnummer: 2088746



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




NBR Nitril-Kautschuk


Stammdaten

Artikelnummer	2088746
Typ	171 M25
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,012 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

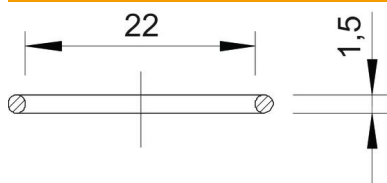

Maß D	22 mm
Maß S	1,5 mm

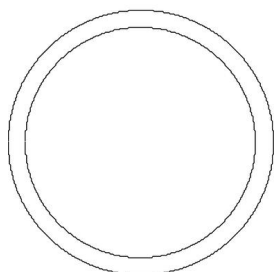

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088746



Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß metrisch	25
Innendurchmesser	22 mm