

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde



Artikelnummer: 2088789



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk


### Stammdaten

Artikelnummer	2088789
Typ	171 M63
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,056 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

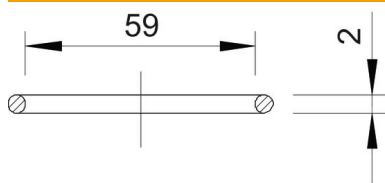

Maß D	59 mm
Maß S	2 mm

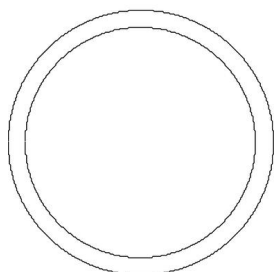

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088789



### Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß metrisch	63
Innendurchmesser	59 mm