

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088886



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk


### Stammdaten

Artikelnummer	2088886
Typ	171 PG36
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG36
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,045 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

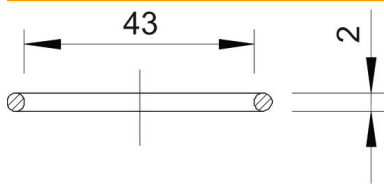

Maß D	43 mm
Maß S	2 mm

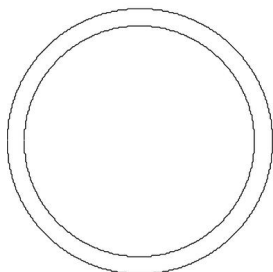

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088886



### Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	36
Innendurchmesser	43 mm