

# Technisches Datenblatt

## O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088819



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




**NBR** Nitril-Kautschuk


### Stammdaten

Artikelnummer	2088819
Typ	171 PG 9
Bezeichnung 1	Dichtring
Bezeichnung 2	O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	PG9
Werkstoff	Nitril-Kautschuk
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,008 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

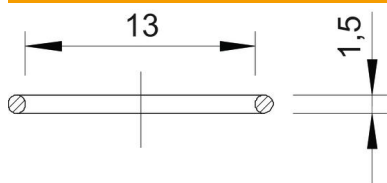

Maß D	13 mm
Maß S	1,5 mm

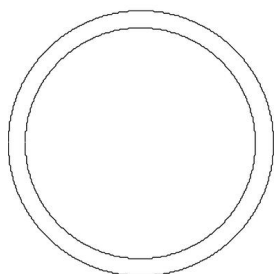

# Technisches Datenblatt

O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088819



## Technische Daten

Ausführung	O-Ring
Geeignet für Gewindemaß PG	9
Innendurchmesser	13 mm