

Technisches Datenblatt

Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang \varnothing 5 mm

Artikelnummer: 5207342



- mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch \varnothing 5 mm
- aus rostfreiem Edelstahl (V2A)



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5207342
Typ	177 35 VA M6
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,68 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang \varnothing 5 mm

Artikelnummer: 5207342



Abmessungen

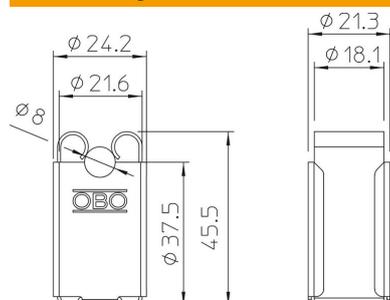

Maß G M6 mm

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Gewinde metrisch	6
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	35 mm