

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225344



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2225344
Typ	2005 25 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	5mm, L25
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,078 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


 
 
ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225344



Abmessungen

Maß B	7,1 mm
Maß H	7,1 mm
Maß L	10,8 mm

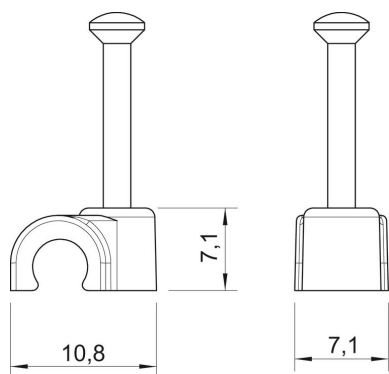

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225344



Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	5 mm
für Nageldurchmesser	2,0x28
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	25 mm
Schlagfest	nein
Rohrarrretierung	nein