

Technisches Datenblatt


Grip 10

Artikelnummer: 2205380



Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.

Fassungsvermögen:
2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

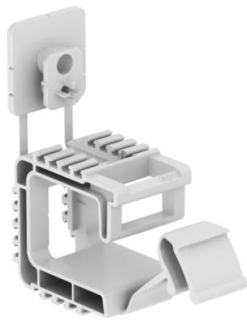

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2205380
Typ	2031 10
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Bezeichnung 2	mit Anreihkontur
Hersteller	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,41 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	nein
Bruchlast	0,32 kN
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein

Technisches Datenblatt

Grip 10

Artikelnummer: 2205380

