Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT





Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.





St

Stahl



tauch feuer verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1175998
Тур	2056U 100 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	90-100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT



Artikelnummer: 1175998

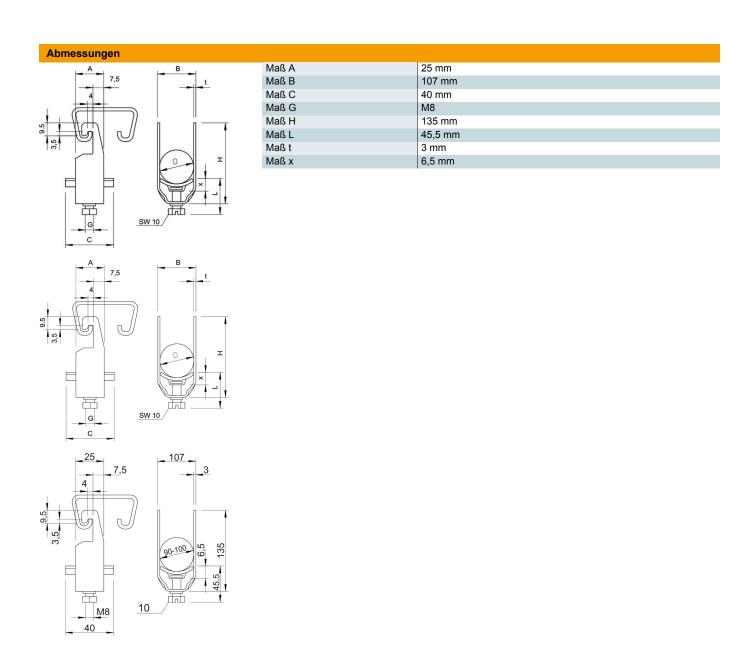

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT



Artikelnummer: 1175998

Technische Daten		
	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	für 1 Kabel H	135 mm
	für 1 Kabel L	45,5
	für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
	für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
	Halogenfrei	ja
	Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
	Mit Kunststoffwanne	ja
	Mit Metallwanne	nein
	Montageart	Profilschiene
	Schlagfest	nein
	Spannbereich D max.	100 mm
	Spannbereich D min.	90 mm
	Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
	Zusatz Werkstoff	Stahl
	Mit Gegenwanne	nein
	Werkstoff der Wanne	Kunststoff
	Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen