

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Artikelnummer: 1158207



Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1158207
Typ	2056U M 12 A4
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Artikelnummer: 1158207



Abmessungen

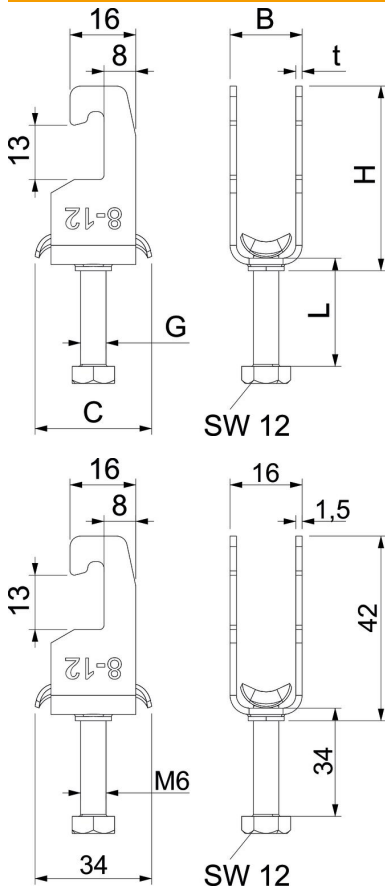

Maß B	16 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	43,5 mm
Maß L	25,5 mm
Maß t	1,5 mm

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4

Artikelnummer: 1158207



Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne	sonstige