

 
# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158066



Passend zu allen C-Profileschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1158066
Typ	2056U M 40 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	34-40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Bügelchelle, 1-fach Metalldruckwanne FT



Artikelnummer: 1158066



### Abmessungen

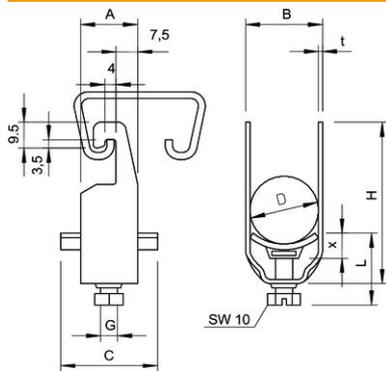

Maß A	20 mm
Maß B	45 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M8
Maß H	73 mm
Maß L	37,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

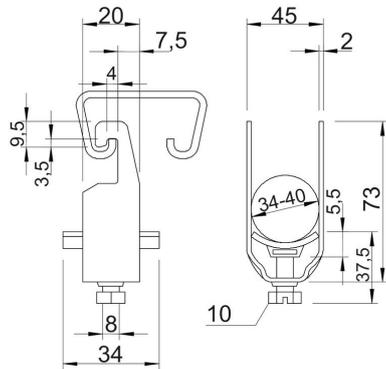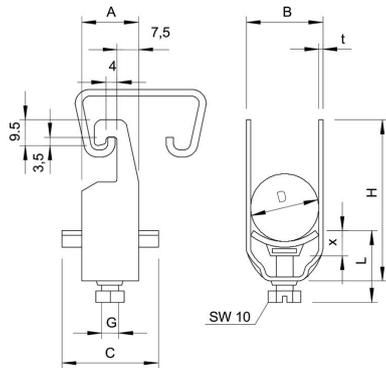

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Artikelnummer: 1158066



### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	40 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	34 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl