Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2

Artikelnummer: 1159712





Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.









Edelstahl, rostfrei



blank, nachbehandelt

Stammdaten


1159712
2056 M 12 A2
Bügelschelle
mit Metalldruckwanne
OBO
8-12mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
50
Stück
3,2 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2



Artikelnummer: 1159712

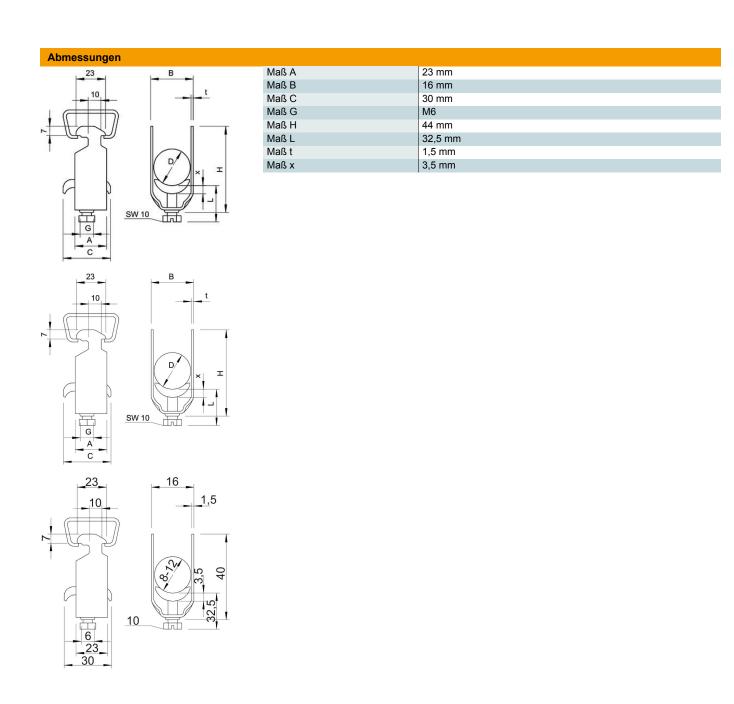

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2





Technische Daten		
Technische Daten	Anzahl der Kabel/Rohre	1
	für 1 Kabel H	44 mm
	für 1 Kabel L	32,5
	für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
	für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
	Halogenfrei	nein
	Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
	Mit Kunststoffwanne	nein
	Mit Metallwanne	ja
	Montageart	Profilschiene
	Schlagfest	nein
	Spannbereich D max.	12 mm
	Spannbereich D min.	8 mm
	Zusatz Oberfläche	unbehandelt
	Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
	Mit Gegenwanne	nein
	Werkstoff der Wanne	rostfreier Stahl

Edelstahl 304 (1.4301)

Werkstoffgüte der Wanne