

 
Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115804



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer | 1115804 |
| Typ | 2069 L 2M FS |
| Bezeichnung 1 | Hutschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2000x35x7,5 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 33,28 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115804



Abmessungen

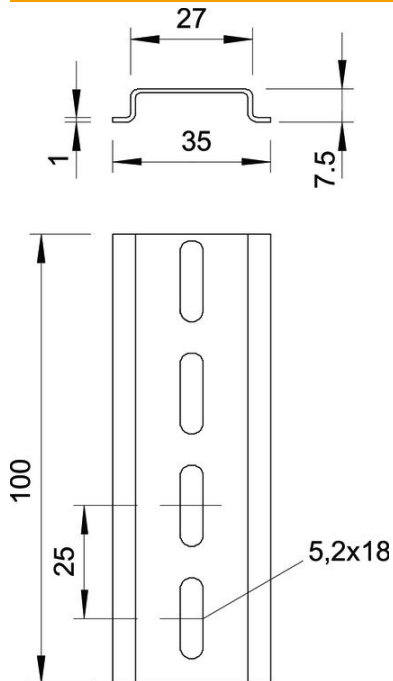

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 7,5 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ausführung | gelocht |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Bund | 50 m |
| Lochform (ETIM) | Langloch |
| Materialstärke | 1 mm |