

Technisches Datenblatt

Profilstaberder mit Anschlusslasche/Handschutz

Artikelnummer: 5003081



- Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm
- Handschutz Ø 100 mm
- mit Anschlusslasche
- 1 Durchgangsloch Ø 13 mm
- 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm
- Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5003081
Typ	213 1000 DIN HS
Bezeichnung 1	Kreuzerder
Bezeichnung 2	mit Anschlusslasche/Handschutz
Hersteller	OBO
Dimension	1000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	300 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Profilstabender mit Anschlusslasche/Handschutz

Artikelnummer: 5003081



Abmessungen

Länge 1.000 mm

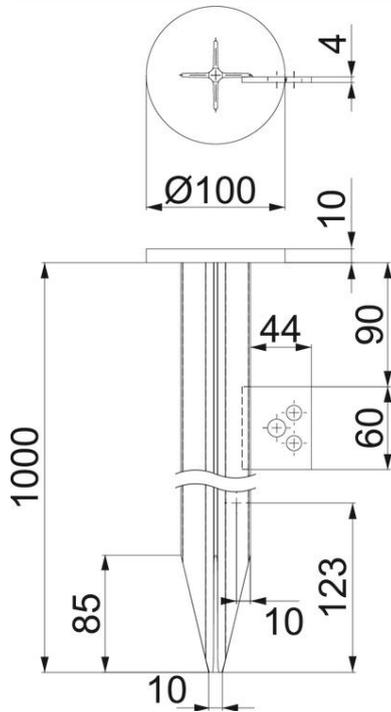

Technische Daten

Ausführung	mit Anschlusslasche
Profilart	Kreuz
Verbindungsart	sonstige