


Technisches Datenblatt

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2

Artikelnummer: 5313023

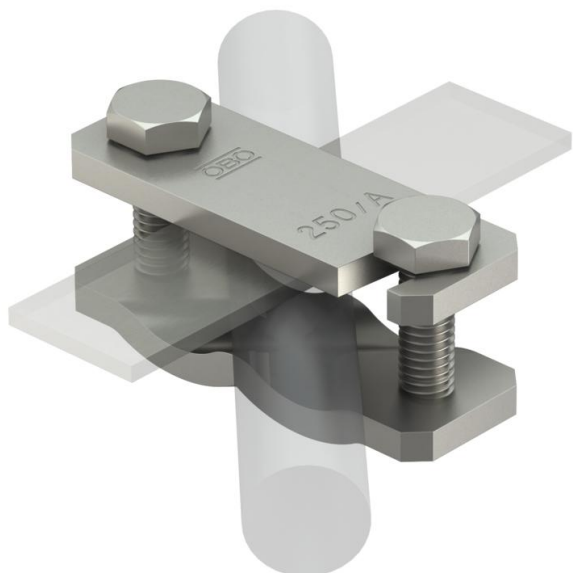

- Für Bewehrungsstähle \varnothing 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4
- Montiert mit Schrauben M10 x 40
- Einfache Montage durch offenes Langloch



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5313023 |
| Typ | 250 A-VA |
| Bezeichnung 1 | Diagonalklemme |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 88x30x45 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Diagonalklemme für Flach- und Rundleiter A2


Artikelnummer: 5313023



Abmessungen

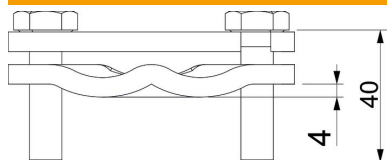

| | |
|-------|-------|
| Maß A | 30 mm |
| Maß B | 88 mm |
| Maß L | 40 mm |

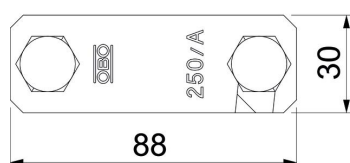

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Verbinder |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Flachleiterbreite Leiter 2 max. | 50 |
| Flachleiterbreite Leiter 2 min. | 0 |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |
| Passung | Rd 6-22/max. FL50 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 22 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 6 mm |
| Zwischenplatte | nein |