


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT



Artikelnummer: 5312655

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: Rd 8-10 x FL 30
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

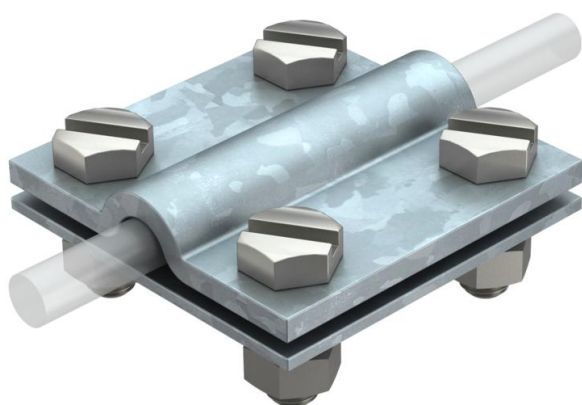

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5312655
Typ	252 8-10XFL30 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter FT


Artikelnummer: 5312655



Abmessungen

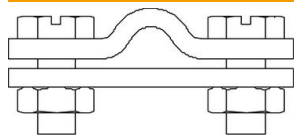

Maß A	60 mm
Maß B	60 mm

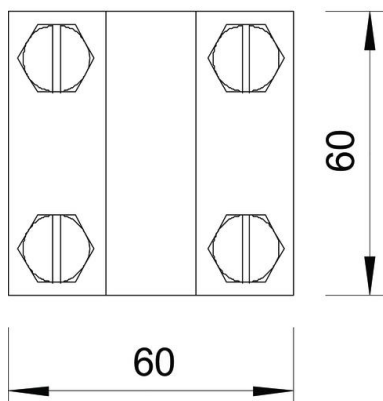

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Passung	Rd 8-10/FL30 mm
Zwischenplatte	nein