

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 mm FT

Artikelnummer: 5314038



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- für Rundleiter, Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
- mit Zwischenplatte
- 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M6



 
 
St Stahl

FT tauchfeuverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	5314038
Typ	254 DIN 8-10 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß A	52 mm
Maß B	52 mm

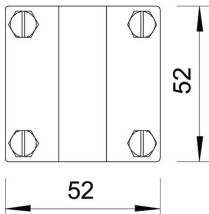

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	ja