


# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder für Flachleiter

Artikelnummer: 5314534

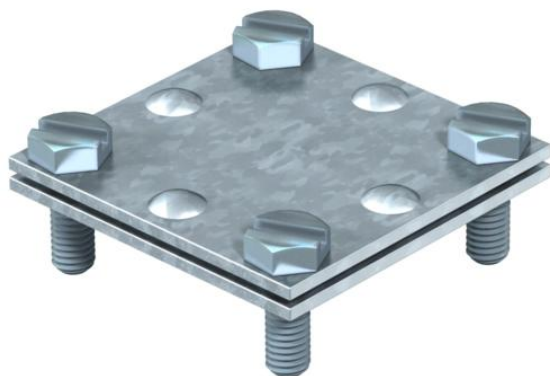

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5314534
Typ	255 A-FL30 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
# Technisches Datenblatt

## Kreuzverbinder für Flachleiter


Artikelnummer: 5314534



### Abmessungen



Maß A	52 mm
Maß B	52 mm

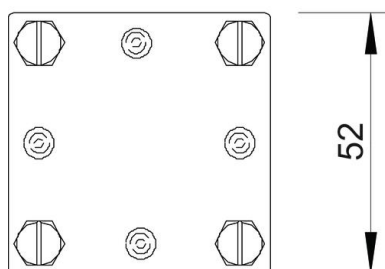

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	nein