


# Technisches Datenblatt

## DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2

Artikelnummer: 5314720



256/A-DIN ...: Kreuzverbinder für Flachleiter • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 • Passung: max. FL30 mm • Ohne Zwischenplatte • Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 • DIN 48845, Form H

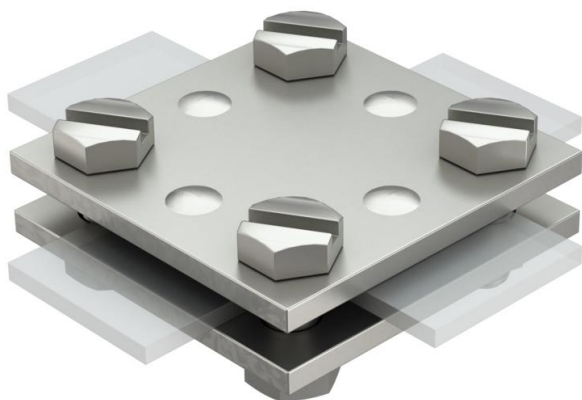

VA Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5314720
Typ	256 A-DIN 30 VA
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 
# Technisches Datenblatt

## DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A2



Artikelnummer: 5314720



### Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm

 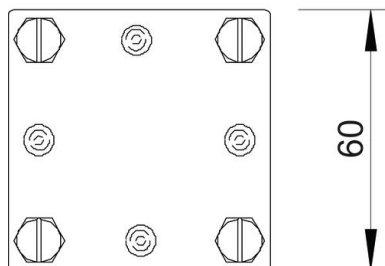

### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	nein