


Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 10 mm Blechstärke Cu

Artikelnummer: 5317479



- Blechstärke bis 10 mm • Für Leitungsführung quer und längs zum Blech • 4 Sechskantschrauben M6 x 16 • Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

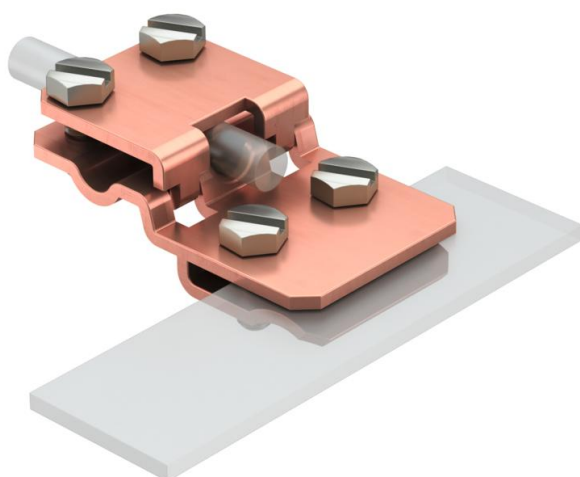

Cu Kupfer

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------|
| Artikelnummer | 5317479 |
| Typ | 274 CU |
| Bezeichnung 1 | Falzklemme |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8/10mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,34 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Falzklemme |
| Blitzstromtragfähigkeit | N/50 kA |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Klemmbereich max. | 10 mm |