

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Artikelnummer: 2149375



Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 2149375 |
| Typ | 2955 F M40 RW |
| Bezeichnung 1 | Quick-Schelle |
| Bezeichnung 2 | flammwidrig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M40 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,835 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Artikelnummer: 2149375



Abmessungen

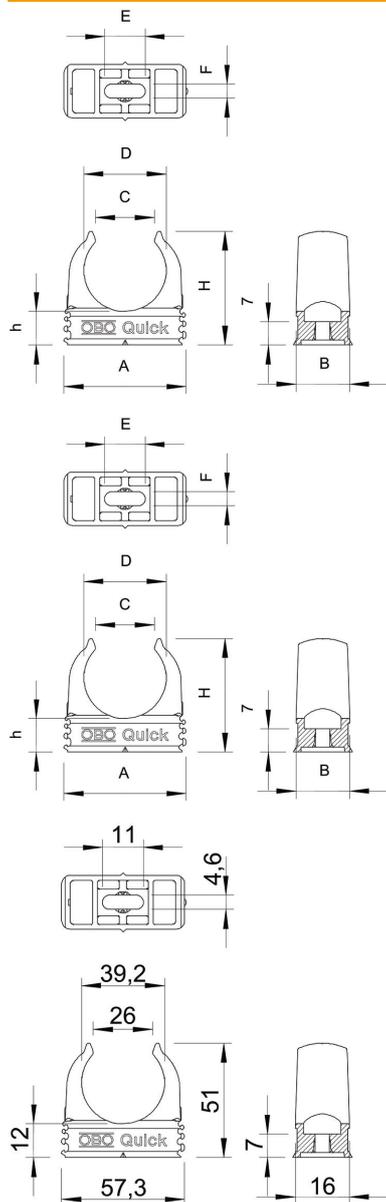

| | |
|-------|---------|
| Maß A | 57,3 mm |
| Maß B | 16 mm |
| Maß C | 26,0 mm |
| Maß D | 39,2 mm |
| Maß E | 11 mm |
| Maß F | 4,6 mm |
| Maß h | 12 mm |
| Maß H | 51 mm |

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß

Artikelnummer: 2149375



Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Auszugwerte | 110 N |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C |
| Geschlossen | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| Nenngröße/Text | M40 |
| Schellenmontage | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| Spannbereich D max. | 40 mm |
| Spannbereich D min. | 40 mm |
| UV-beständig | nein |