

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Artikelnummer: 2154056



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2154056
Typ	3000 BMS M25 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,514 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, lichtgrau

Artikelnummer: 2154056



Abmessungen

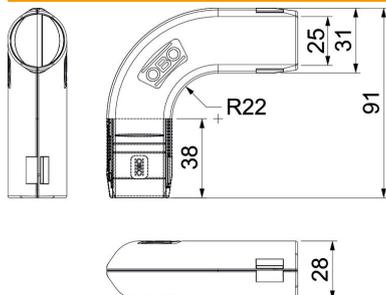

Maß B	31,2 mm
Maß d	25 mm
Maß L	91 mm
Maß L1	38 mm
Maß R (mm)	22 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	ja