

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154062



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2154062
Typ	3000 BMS M16 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,592 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154062



Abmessungen

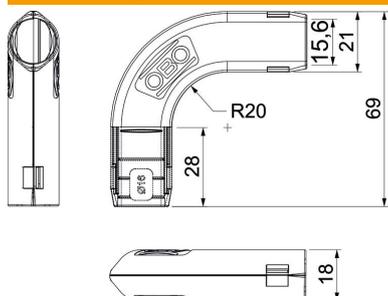

Maß B	21,4 mm
Maß d	15,6 mm
Maß L	69 mm
Maß L1	28 mm
Maß R (mm)	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	ja