

# Technisches Datenblatt

## Regenrohrschelle FS

Artikelnummer: 5350107



- zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren
- in Anlehnung an DIN 48818 C
- bandverzinkt (rd.  $275 \text{ g/m}^2 = 40 \text{ }\mu\text{m}$  Mittelwert)
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch  $\varnothing 11 \text{ mm}$

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5350107
Typ	301 DIN-100
Bezeichnung 1	Regenrohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,88 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Regenrohrschelle FS


Artikelnummer: 5350107



### Abmessungen

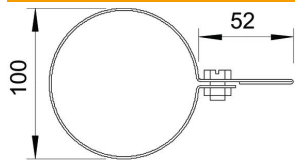

Maß D min. | 100 mm

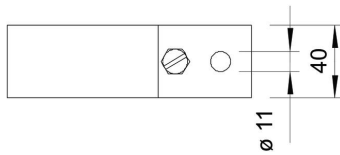

### Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionsschutz	nein
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	100 mm